


# Nippel für M2.5

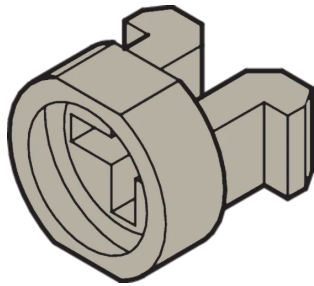

Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte

Nippel wird in das Langloch der Frontplatten gesteckt

## SPEZIFIKATIONEN

**Passt zu:** Frontplatten

**Produkttyp:** Hülse

Table 1/2

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Anzahl Verpackungen	Farbcode	Tiefe (D)
21100-886	Messing	Organische Beschichtung		100		4.4mm
21100-662	Edelstahl			100		4.4mm
21100-660	Messing	Vernickelt		100		4.4mm
21100-591	Polyamid 6		Tiefschwarz	100	RAL 9005	6.9mm
21100-464	Polyamid 6		Kieselgrau	100	RAL 7032	6.9mm
21100-659	Messing	Vernickelt		10		

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Anzahl Verpackungen	Farbcode	Tiefe (D)
21100-661	Edelstahl			10		
21100-885	Messing			10		

Table 2/2


Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Entflammbarkeitsklasse
21100-886	6mm	8mm	
21100-662	6mm	8mm	
21100-660	6mm	8mm	
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-659			
21100-661			
21100-885			

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Metallnippel müssen in Teilfrontplatten eingepresst werden.

Alle Nippel können für > 2 HP Frontplatten verwendet werden.

## DIAGRAMME

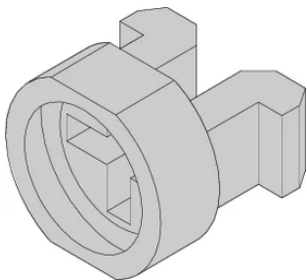

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**