


U-Profil Frontplatte, schirmbar, Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder

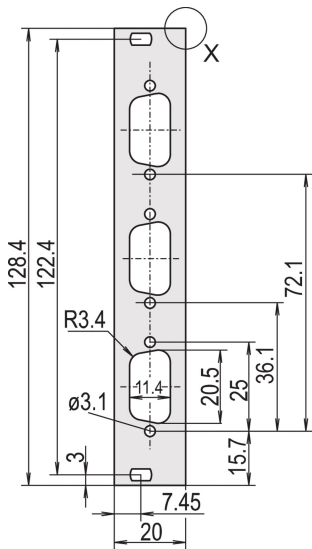

Frontplatte, U-Profil mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder. Abschirmbar für EMV-Dichtung (Textil).

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

U-Profil, Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

Schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil)

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tiefe (D): | 2.5mm |
| Höhe Gestell: | 3U |
| Breite Gestell: | 4HP |
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | Eloxiert; Passiviert |
| Zubehörtyp: | Frontplatte |

Produkttyp: Frontplatte
Typ: Frontplatte ohne Griff
EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Table 1/2

| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Befestigung | Typ Dichtung | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Anzahl der Stifte |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 30849-752 | 1 | Anschraubbare Front | Textil EMV | Eloxiert | Leitend | (1) 15 |
| 30849-753 | 1 | Anschraubbare Front | Textil EMV | Eloxiert | Leitend | (2) 15 |
| 30849-750 | 1 | Anschraubbare Front | Textil EMV | Eloxiert | Leitend | (2) 9 |
| 30849-754 | 1 | Anschraubbare Front | Textil EMV | Eloxiert | Leitend | (1) 25 |
| 30849-755 | 1 | Anschraubbare Front | Textil EMV | Eloxiert | Leitend | (2) 25 |
| 30849-751 | 1 | Anschraubbare Front | Textil EMV | Eloxiert | Leitend | (3) 9 |
| 30849-749 | 1 | Anschraubbare Front | Textil EMV | Eloxiert | Leitend | (1) 9 |

Table 2/2

| Katalognummer | Behandelte Kanten | Entspricht | Höhe (H) | Breite (W) |
|---------------|-------------------|---------------------------------|----------|------------|
| 30849-752 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-753 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-750 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-754 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-755 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-751 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-749 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS






Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Schirmung durch EMV-Dichtung (Textil) bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

DIAGRAMME

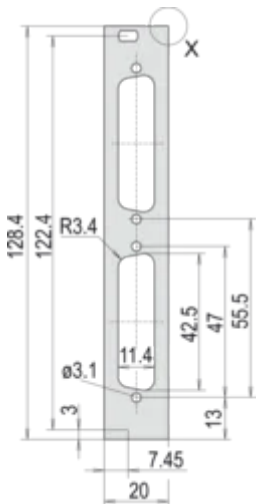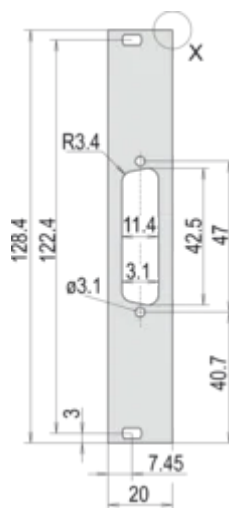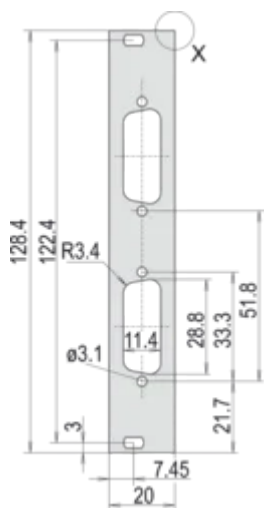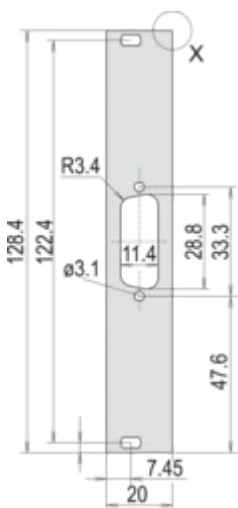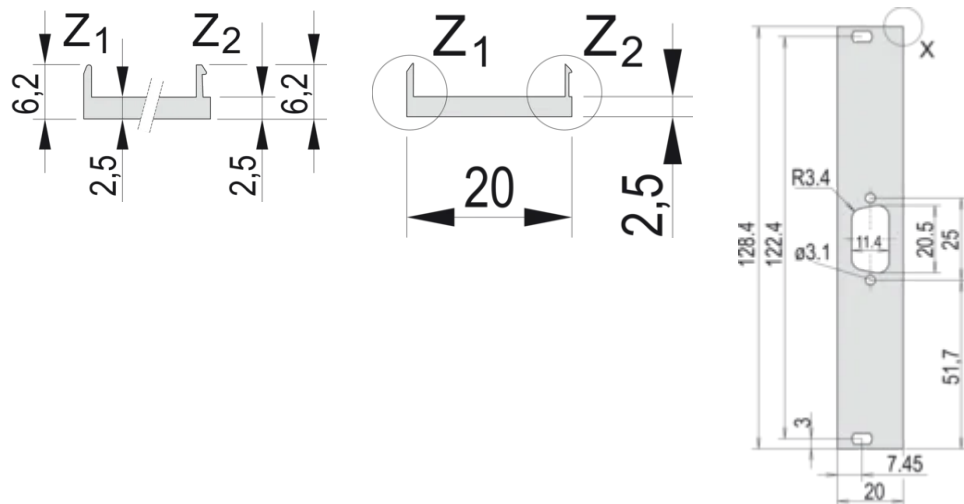

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE