

# 2-2 Befestigungswinkel für C-Schiene



## MERKMALE

Vielseitig einsetzbar bei der Konstruktion von Montagesystemen

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Winkel (a)	A	B	C
EBL35A90	587510	E2, E2L, E3, E4	90 °	35 mm	90 mm	4 mm
EBL250A90	584666	E0, E0L, E1	90 °	25 mm	90 mm	4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	D	Lochgröße (HS)
EBL35A90	587510	44 mm	10.5 mm
EBL250A90	584666	44 mm	10.5 mm

## DIAGRAMME

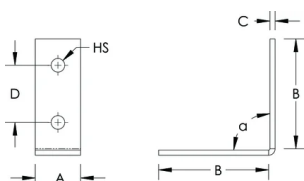

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

