

# Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 457mm Dm, 18" Rohr, 450 DN

## KATALOGNUMMER

**DIN457HD**



## MERKMALE

Für hohe statische Anforderungen im Industriebau

Geeignet als Fixpunkt

Kann auf T-Träger geschweißt werden, um als ein Schiebeelement eingesetzt zu werden

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 400238

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Außendurchmesser (OD): 457 mm

Rohrgröße: 18"

NB/DN: 450


Lochgröße (HS): 27 mm

Breite (W): 70 mm

Dicke (T): 10 mm

A: 548 mm

## DIAGRAMME

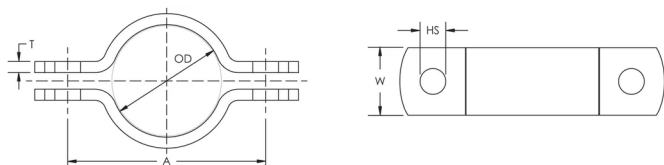

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

