

# Einschubrohrschele für Kabelschutzrohr



## MERKMALE

Das Kabelschutzrohr wird in die Schelle eingedrückt

Beseitigt das Bedürfnis nach Ausgleichsbiegungen beim Verlegen von Kabelschutzrohr

Kann sowohl für vertikale als auch horizontale Installationen verwendet werden

## SPEZIFIKATIONEN


**Oberfläche:** nVent CADDY Armour

**Material:** Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße (HS)	Lochtyp	Statische Grenzlast 1 (F1)	Statische Grenzlast 2 (F2)
12P	171150	22 - 30 mm	7 mm	Blank	110N	65N
16P	171170	30 - 35 mm	7 mm	Blank	110N	65N
8P	171130	18 - 22 mm	7 mm	Blank	110N	65N

## DIAGRAMME

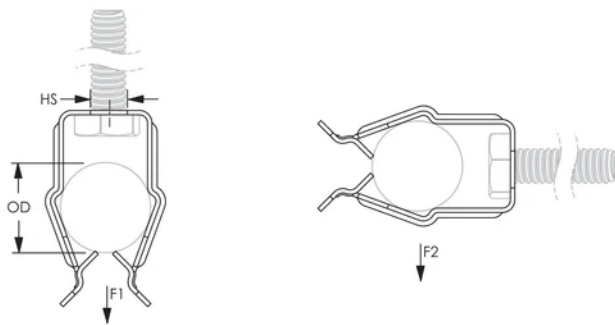

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

