

# FleXbus HCBC Platte, 100 mm x 41 mm

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**FLEXPLATE100**



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Massive verzinnzte Verbinder ergeben einen gut leitenden Kontakt und schützen das Geflecht während der Montage

Die HCBC-Platte ermöglicht, dass die Isolierung des FleXbus-Leiters die Anschlussfläche überlappt

Verzinnztes Kupfer erlaubt den Anschluss von Kupfer- oder Aluminiumleitern

Schnell und leicht zu installieren

RoHS-konform

### PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 508181

Material: Kupfer

Oberfläche: Verzinnzt

A: 115mm

B: 63mm

C: 45mm

D: 51mm

Dicke (T): 5mm

Leitergröße: 960 mm<sup>2</sup>; 1280 mm<sup>2</sup>; 1810 mm<sup>2</sup>

Stückgewicht: 0.32kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS


---

Für den ordnungsgemäßen Anschluss des Flexbus-Leiters ist die Verwendung der HCBC-Klemme in Verbindung mit der HCBC-Platte zwingend erforderlich.

It is mandatory to use the PIN associated with the HCBC Plate for proper connection mechanical resistance.

## DIAGRAMME

---

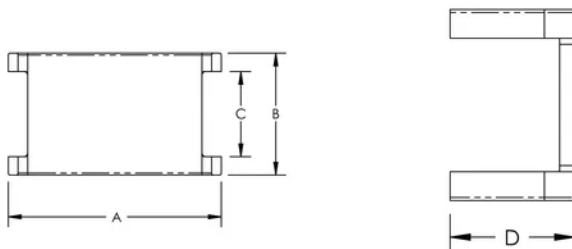

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**