


# Modularer Outdoor-Schrank VENT mit Doppeltür, Klimagerät, 1530 H 29 HE, 1300 B, 630 T

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**10149-336**

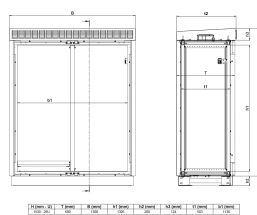

Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität. Die modulare Bauweise ermöglicht mehrere Konfigurationen mit verschiedenen Größen und Funktionen, sowie mehrere Kühloptionen.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Aluminium-Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung

IP55 oder NEMA 12

Doppelwandig

Umfassendes Sortiment von 19"-Schrankszubehör

Zugang zum Schrank von vorne; auf Anfrage von allen Seiten möglich

Sockelhöhe 100 mm; 200 mm und 300 mm möglich

Obere Abdeckung mit Lüftungsschlitzen; kann mit Lüftern oder Klimaanlage ausgestattet werden

Pulverbeschichtung RAL 7035; andere Farben auf Anfrage erhältlich

## PRODUKTMERKMALE

---

Produkttyp: Outdoor-Schaltschrank

Produktfamilie: Modular

Höhe Gestell: 29U

Höhe: 1530mm

Breite: 1300mm

Tiefe: 630mm

Wandtyp: Doppelwandig

Türtyp: Blank; Doppeltür

Zugang: Front

Kühlung: Klimagerät

EMV-Schirmung: Nein

Entspricht: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4; RC2

Anzahl Verpackungen: 1

Batteriefach: Nein

Einbruchhemmung: Nein

Verkleidungsfarbcode: RAL 7035

Farbe: Hellgrau

Farbcode: RAL 7035

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Rahmenmaterial: Aluminium

Material: Aluminium; Stahl; Stainless Stahl

Sockelhöhe: 100mm

Schutzart: IP55

Montage-Setup: 19"-Pfosten

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Höhenangaben ohne Sockel.

qW = spezifische Wärmeabfuhr nach ETSI EN 300 019-1-4.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.