
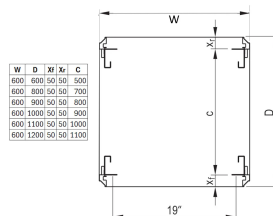


# Varistar CP Schrankgestell, 33 HE, 1600 H, 600 B, 1000 T

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**20630-086**

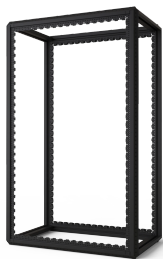

Der geschweißte Varistar CP-Rahmen ist für statische Lastanforderungen verfügbar und kann mit 19 ", ETSI oder Montageplatte integriert werden. Zusätzlich kann der Rahmen bei Bedarf mit Lenkrollen ausgestattet werden.

Wenn Sie jedoch für Ihre Anwendung Lenkrollen benötigen, sollten Sie einen mobilen Rahmen in Betracht ziehen, der bereits mit Lenkrollen ausgestattet ist.

### MERKMALE

Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

St, 1,5 mm, verzinkt, mit zentralem Erdungspunkt

Statische Traglast max. 1600 kg

Bitte bestellen Sie die Nivellierfüße separat

### PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 33U

Höhe: 1600mm

Breite: 600mm

Tiefe: 1000mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Rahmenmaterial: Stahl

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen

Statische Last: 1600kg

Typ: Norm

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 38.081kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Der Rahmen kann mit einer Lenkrolle versehen werden. Wenn Sie für Ihre Anwendung eine Lenkrolle benötigen, können Sie einen mobilen Rahmen mit Lenkrollen bestellen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE