


19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 4 mm, eloxiert

Data Solutions

KATALOGNUMMER

40304-050

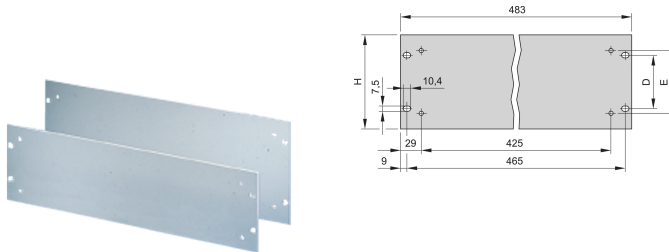

Grenzen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff ab. Schroff 19-Zoll-Frontplatten verfügen über zusätzliche Aussparungen zur Befestigung von Griffen und sind in den Abmessungen 1 HE bis 6 HE erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19"-Frontplatten haben zusätzliche Löcher zur Befestigung von Griffen

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 1U

Tiefe (D): 3mm

Zubehörtyp: Frontplatte

Grifftyp: Frontgriff

Befestigung: Anschraubbare Front

Frontbeschichtung: Eloxier

Behandelte Kanten: Ja

Höhe (H): 43.6mm

Produkttyp: Frontplatte

Typ: 19-Zoll-Frontplatte

Breite (W): 483mm

Gross Weight: 0.22kg

[illegible]

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE