


Verbindung mit Stecker und Buchse zum Klemmenblock für AC-Lampe

Data Solutions

KATALOGNUMMER

57274

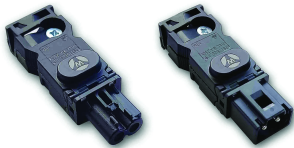

Die Gehäuseleuchte ist eine kompakte und flexible Lösung, die einen schnellen und einfachen Zusammenbau und eine schnelle und einfache Installation bietet. Für eine flexible Montage kann die LED-Leuchte mit Schrauben am Gehäuse befestigt oder mit optionalen Magnetsätzen an jeder flachen Oberfläche aus Stahl angebracht werden. Ein Bewegungssensor ist ebenso erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kabel für LED-Leuchten zum Einbau in Schränke

Die Leuchten können einfach vertikal oder horizontal befestigt werden

Einfache Durchgangsverdrahtung basierend auf einem Plug-and-Play-System

PRODUKTMERKMALE

Eingangsspannung AC: 250V max

Zubehörtyp: Leuchten

Schutzart: IP20

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarz

Tiefe: 14mm

Oberfläche: Glatt-matt

Höhe: 53mm

Material: Kunststoff

Produkttyp: Leicht

Typ: Cabinet Light; Klemmenblock

Breite: 18mm

Verbindungsart: Zufuhr; Trogverdrahtung; 2-polig

Nennspannung: 250V

Betriebstemperatur: 60°C min

Bemessungsstrom: 16A

Gewicht: 0.07kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE