

Nicht-isolierter Vollmaterial-Leiter



MERKMALE

Festkabel für eine Reihe an Anwendungen

Verfügbar in kleineren Spulengrößen für bessere Handlichkeit

LPA- und LPC-Teile werden als Blitzableiter im Blitzschutzsystem oder in Erdungsanwendungen verwendet

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche | Leitergröße | Querschnitt | Durchmesser (Ø) |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| ASC0850 | 711530 | Aluminium | Blank | Volldraht 8 mm | 50.3mm ² | 8 mm |
| RSCC8100 | 197860 | Stahl | Feuerverzinkt | Volldraht 1/0 | 50.3mm ² | 8 mm |
| RSCC2SS830 | 197685 | Edelstahl 304 (EN 1.4301) | Blank | Volldraht 1/0 | 50.3mm ² | 8 mm |
| RC-ET-8 | 198210 | Kupfer | Verzinkt | Volldraht 1/0 | 50.2mm ² | 8 mm |
| RC-EC-8 | 198160 | Kupfer | Blank | Volldraht 1/0 | 50.2mm ² | 8 mm |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Länge (L) | Stückgewicht | Entspricht |
|---------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| ASC0850 | 711530 | 50m | 0.14 kg | |
| RSCC8100 | 197860 | 125m | 0.4 kg | |
| RSCC2SS830 | 197685 | 30m | 0.4 kg | |
| RC-ET-8 | 198210 | 100m | 0.45 kg | |
| RC-EC-8 | 198160 | 100m | 0.45 kg | IEC EN 62561-2 |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Fuß (0,3048 m).

Auftragsgeschnittene (CTO) Längen sind für einen zusätzlichen Aufpreis erhältlich.

DIAGRAMME

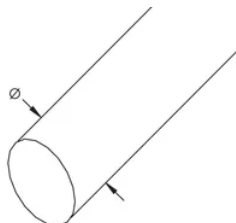

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE