

# Universeller Kabelschutzleiter Unterstützungsblock



## MERKMALE

Bietet erhöhte Unterstützung für Blitzableiter

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Polyethylen;Nylon


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Leitergröße	Bandgröße	Betonbefüllt	Tiefe (D)	Höhe (H)
SFTBE	106060	Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, Max. 30 x 6 mm	Nein	138mm	80 mm
SFTBC	106080	Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, Max. 30 x 6 mm	Ja	138mm	80 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht
SFTBE	106060	138 mm	0.1 kg
SFTBC	106080	138 mm	0.98 kg

## DIAGRAMME

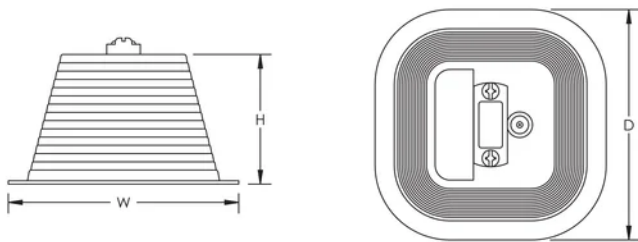

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**