

# CAPN Überwurfmutter



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Befestigung am DH Montageplatte und Abstandshalter

## SPEZIFIKATIONEN

**Temperatur:** 80 °C Max

**Entflammbarkeitsklasse:** UL® 94HB


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Gewindegröße (TS)	Gewindetiefe (TD)	Höhe (H)	Breite (W)
CAP-CAPN16	560830	Polystyrol, Messing	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN6	560810	Polystyrol	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN5	560800	Polystyrol	M5	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN15	560820	Polystyrol, Messing	M5	8mm	12 mm	14 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CAP-CAPN16	560830	0 kg
CAP-CAPN6	560810	0 kg
CAP-CAPN5	560800	0 kg
CAP-CAPN15	560820	0 kg

## DIAGRAMME

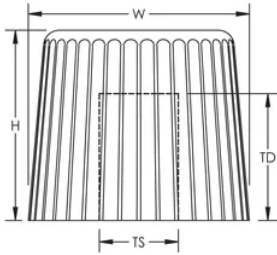

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**