


Click-in Profil | Schaltschränke, CLPK

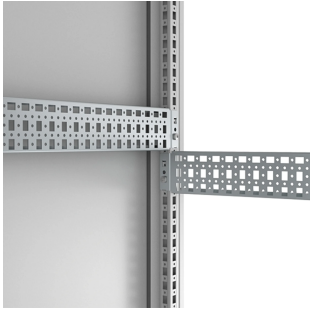

Dank dieser Einsteckmontageprofile können Zubehör und zusätzliche elektrische Geräte schnell und einfach genau dort montiert werden, wo sie benötigt werden.

MERKMALE

Beschreibung: Die Universalprofile lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite am 25 mm DIN-Lochraster des Schrankrahmens oder in Verbindung mit VB-Profilen einbauen. Das 75 mm breite Profil ist mit drei Lochreihen ausgestattet, von denen eine um 90° gewendet ist. Dadurch lassen sich CLPF-Profile in beide Richtungen montieren. Die CLPK-Profile können durch Selbstschneideschrauben gesichert werden.

Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|----------|
| Dicke: | 1.5mm |
| Material: | Baustahl |
| Oberfläche: | Verzinkt |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Tragfähigkeit | Gehäusematerial |
|---------------|------|--------|-------|---------------|-----------------|
| CLPK500 | 74mm | 500mm | 26mm | 2000N | Baustahl |
| CLPK1000 | 74mm | 1000mm | 26mm | 1200N | Baustahl |
| CLPK300 | 74mm | 300mm | 26mm | 2000N | Baustahl |
| CLPK600 | 74mm | 600mm | 26mm | 1600N | Baustahl |
| CLPK800 | 74mm | 800mm | 26mm | 1600N | Baustahl |
| CLPK400 | 74mm | 400mm | 26mm | 2000N | Baustahl |
| CLPK1200 | 74mm | 1200mm | 26mm | 1200N | Baustahl |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE