

P13 Position Coupler, Plain, European Design, 25 mm, #8, 25M

KATALOGNUMMER

EL25P13EE



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 150250

Material: Stahl

Oberfläche: Blank

Auslegungsversion: Europäisch (spezielle Werkstoffe)

Kupplungseinstellung: Norm

Bewehrungsstabgröße, metrisch: 25 mm

Größe Armierung, USA: #8

Größe Armierung, Kanada: 25M

Durchmesser (Ø): 41 mm

Länge 1 (L1): 195 mm

Länge 2 (L2): 255 mm

Einführtiefe (BD): 41mm

Stababstand 1 (BG1): 113mm

Stababstand 2 (BG2): 173mm

Kupplungsgehäuse (CB): 127mm

Ausgelegt für: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Typ 1 (125 % der angegebenen Streckgrenze);ACI 318 Typ 2 (angegebene Zugspannung);ACI 349;ACI 359;AS3600

Stückgewicht: 1.31 kg


Anzahl Verpackungen: 10

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Suffix "EE" has been added to some part numbers to clarify design version among regions.

DIAGRAMME

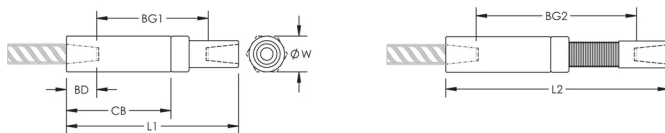

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE