


ATCA Frontplatte, St, verstärkt, mit Federkraft

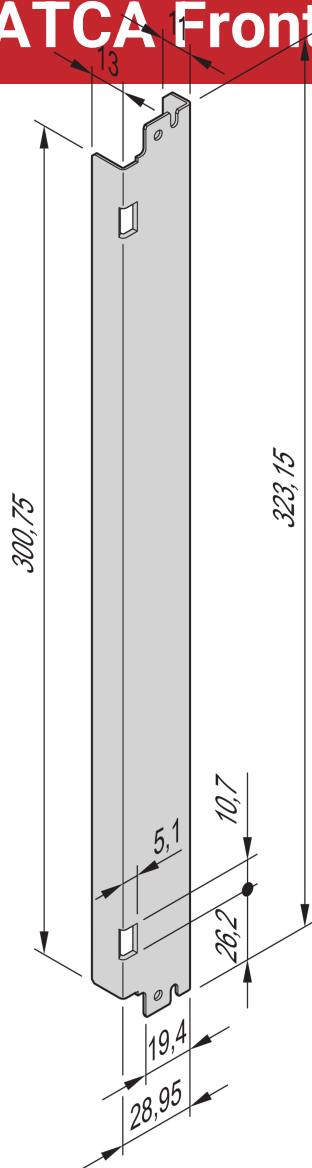

AdvancedTCA-Frontplatte für IEA-Griff mit Federkraftunterstützung mit Druckgussendstück.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konfiguration: Frontplatte und IEA-Griff (mit/ohne Federkraftunterstützung)


SPEZIFIKATIONEN

Tiefe (D):	1mm
Breite Gestell:	6HP
Höhe Gestell:	8U
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Material:	Edelstahl

Table 1/1

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Höhe (H)	Breite (W)
31596-791	1	Plunger	Roh	Roh	323.15mm	29mm
31596-792	1	Hebel	Roh	Roh	323.15mm	29mm

DIAGRAMME

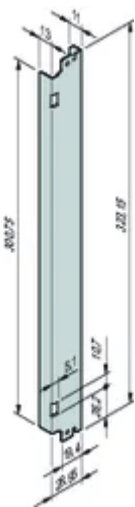

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE