 


# Steckbaugruppen-Bausatz, geschirmt, mit IEL-Griff, schwarz, 6 HE, 12 TE


KATALOGNUMMER

---



**20848-598**



3 HE

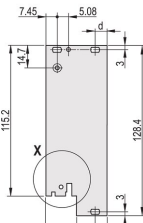

6 HE

  

4 TE



5 TE

Steckbaugruppe, mit IEL-Einhebe-/Aushebegriff schwarz Griff, 6 HE, Frontbaugruppe. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

## PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 12HP

Anzahl Verpackungen: 1

Grifftyp: IEL

Befestigung: Anschraubbare Front; Anschraubbare Rückseite IO

Typ Dichtung: Textil EMV

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Geätzt

Behandelte Kanten: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Höhe (H): 261.8mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Höhe Gestell: 6U

Typ: Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)

Breite (W): 60.6mm

Net Weight: 0.206kg

## DIAGRAMME



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**