


Frontplatten-Satz, geschirmt, untere Scharniere, 4 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

KATALOGNUMMER

20848-607

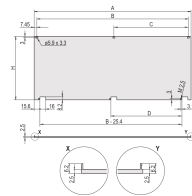

U-Profil-Frontplatte, Scharnier klappbar für Textildichtung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die U-Profil-Frontplatte lässt sich in geöffneter Position bei 135° aushängen (nicht für RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

geschirmt (Textildichtung), U-Frontplatte mit EMV-Textildichtung

Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO), PropacPRO, CompacPRO

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 4U

Zubehörtyp: Frontplatte

Breite Gestell: 84HP

Anzahl Verpackungen: 1

Befestigung: Mit Scharnier, unten

Typ Dichtung: Textil EMV

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Tiefe (D): 2.5mm

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Höhe (H): 172.9mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

Breite (W): 426.4mm

Net Weight: 0.678kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE