


# Luftleitblech, U-Frontplatte, Refrofit-Abschirmung, Textil, 6 HE, 4 TE, 160 mm

## KATALOGNUMMER

**20848-736**

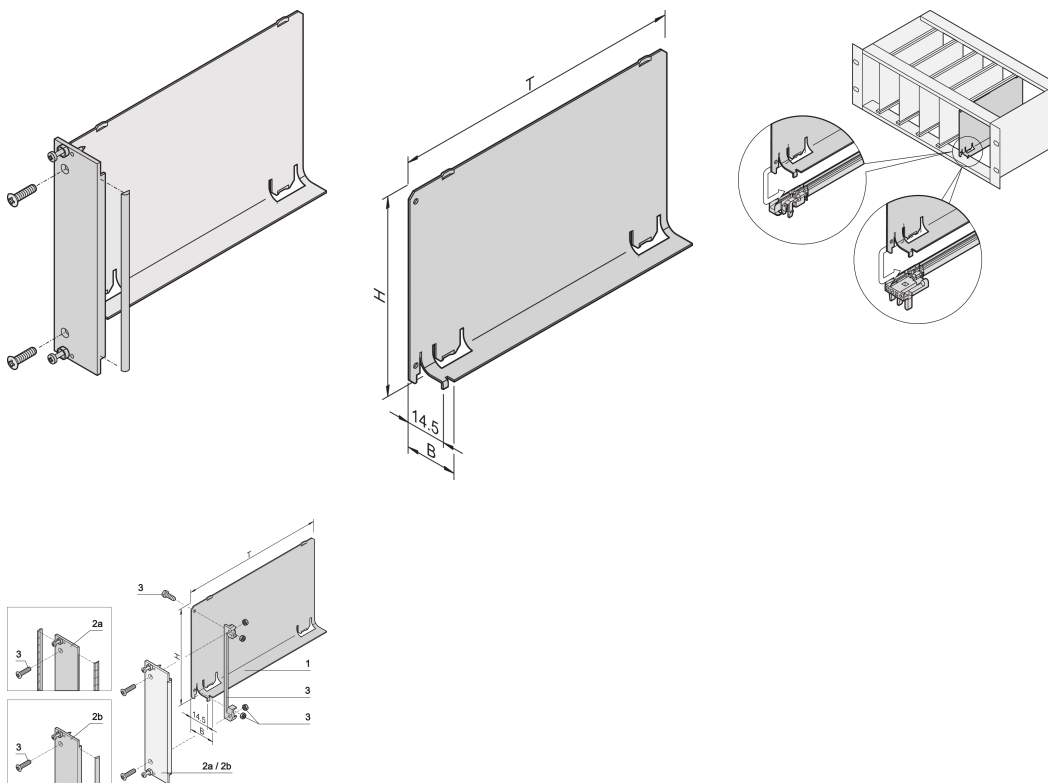

Das Luftleitblech mit U-förmiger Frontplatte deckt einen leeren Slot ab, damit keine Luft entweicht. Die U-förmige Frontplatte ist für die Befestigung einer EMV-Textildichtung vorbereitet.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Das Luftleitblech verhindert, dass Luft durch leere Slots entweicht

Abdeckung wird in die Führungsschiene eingeschoben

## PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Anzahl Verpackungen: 1

Tiefe: 160mm

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Produkttyp: Luftschoottblech

Breite Gestell: 4HP

Typ: Mit Frontplatte

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse

Net Weight: 0.24kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Luftleitblech für 280 mm tiefe und für 80 mm Rear I/O-Leiterplatten auf Anfrage erhältlich.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE