


Frontplatte, EMV-Textildichtung, - 40 ... +70 °C, 3 HE; 100 Stück

KATALOGNUMMER

21101-854

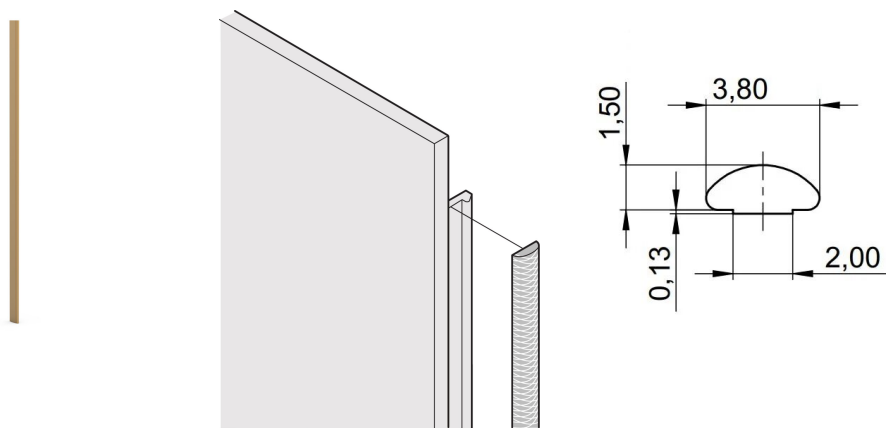

EMV-Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht. Die Dichtungen werden auf die Frontplatte geklebt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die EMV-Textildichtung wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des rechten Profils aufgeklebt

Die Profildichtung wird auf die Kontaktfläche des 19-Zoll- Winkels oder des Eckprofils geklebt und stellt den leitfähigen Anschluss zu den U- Frontplatten her

Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Anzahl Verpackungen: 100

Tiefe (D): 1.62mm

Höhe (H): 97mm

Material: Thermoplastisches Elastomer

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe

Produkttyp: Abschirmungs-Kit

Breite (W): 3.8mm

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten


Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Net Weight: 0.08kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Zur Schirmung der Frontplatten sind EMV-Dichtungen (Textil) erforderlich.

DIAGRAMME

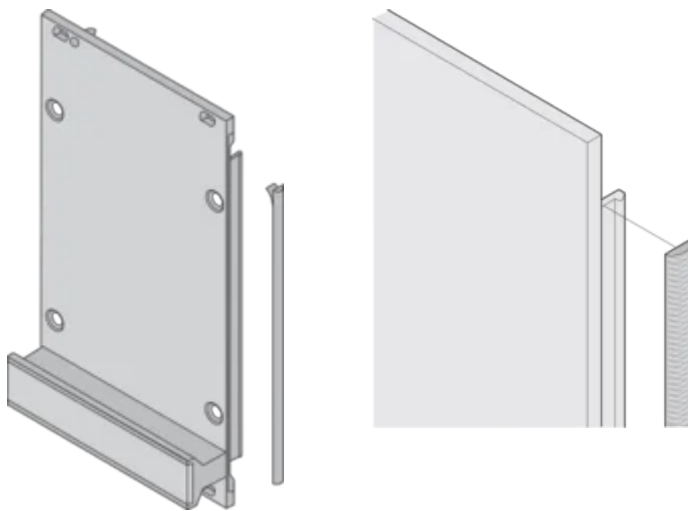

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE