


PropacPRO Rückwand, volle Breite, ungeschirmt

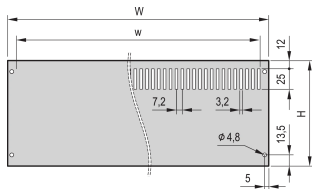

Die Rückwand, volle Breite für PropacPRO Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt. Mit oder ohne belüftete Schlitzte.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Alu Panel, 2,0 mm (84 TE 2,5 mm)

Montage mit Haltewinkel am Gehäuse (rechts, links)

SPEZIFIKATIONEN

- Material:** Aluminium
- Oberfläche:** Eloxiert
- Passt zu:** Gehäuse
- Produktfamilie:** PropacPRO
- Typ:** Rückwand
- Produkttyp:** Seitenwand

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen
24576-153	4U	63HP	Perforiert	1
24576-145	2U	63HP	Perforiert	1
24576-050	3U	84HP	Nicht perforiert	1
24576-149	3U	63HP	Perforiert	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen
24576-150	3U	84HP	Perforiert	1
24576-049	3U	63HP	Nicht perforiert	1
24576-052	4U	42HP	Nicht perforiert	1
24576-148	3U	42HP	Perforiert	1
24576-045	2U	63HP	Nicht perforiert	1
24576-152	4U	42HP	Perforiert	1
24576-053	4U	63HP	Nicht perforiert	1
24576-047	3U	28HP	Nicht perforiert	1
24576-054	4U	84HP	Nicht perforiert	1
24576-048	3U	42HP	Nicht perforiert	1
24576-154	4U	84HP	Perforiert	1
24576-146	2U	84HP	Perforiert	1
24576-044	2U	42HP	Nicht perforiert	1
24576-046	2U	84HP	Nicht perforiert	1
24576-158	6U	84HP	Perforiert	1
24576-147	3U	28HP	Perforiert	1

Table 2/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen
24576-058	6U	84HP	Nicht perforiert	1
24576-144	2U	42HP	Perforiert	1

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE