

# Heavy-Duty-Rohrschelle, 160–169 mm, Rohr 6", DN 150, M12/M16, Geomet

## KATALOGNUMMER

**HDN150G**



## ZERTIFIZIERUNGEN

FM Approved, Pipe Hanger Components

## MERKMALE

Die mit einer Kehlnaht verschweißte Mutter hat Flächen für Schraubenschlüssel

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 579141

Mutter enthalten: Ja

Material: Stahl

Oberfläche: GEOMET® 321

Außendurchmesser (OD): 160 - 169 mm

Rohrgröße: 6"

NB/DN: 150

Stangengröße (RS): M12;M16

Breite (W): 40 mm

Dicke (T): 4 mm


Schraubendurchmesser (Sc): 12 mm

Schraubendurchmesser (metrisch) (Sc): M12

Schraubenlänge (L): 40mm

Statische Last: 5000N

## DIAGRAMME

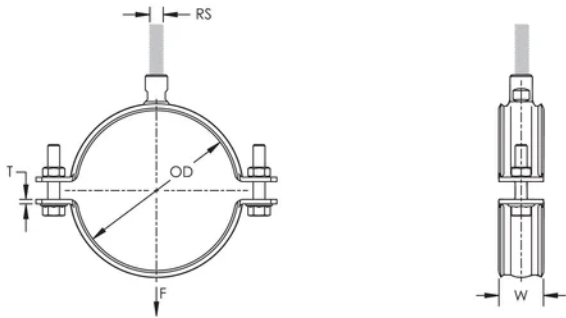

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

