

# Sechskantkopfschraube

## MERKMALE

Sechskantschraube, Gewinde bis zum Kopf

## SPEZIFIKATIONEN


**Entspricht:** DIN 933

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Oberfläche              | Schraubendurchmesser (Sc) | Schraubenlänge (L) |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| HSCRM825EG    | 593680        | Elektrolytisch verzinkt | 8                         | 25mm               |
| HSCRM1025HD   | 593745        | Feuerverzinkt           | 10                        | 25mm               |
| HSCRM1030HD   | 593755        | Feuerverzinkt           | 10                        | 30mm               |

## DIAGRAMME

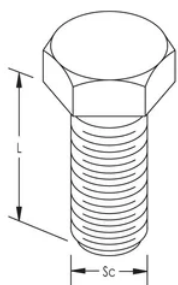

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

