

# Rohrgewindeverbinder



## MERKMALE

Gewinderohr mit PX-Rohrschellen verbinden


Doppel-Buchse

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                  | Oberfläche              | Gewinde (G) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| PTC050EG      | 578730        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 1/2"        | 18 mm    |
| PTC050S6      | 578800        | Edelstahl 316 (EN 1.4401) |                         | 1/2"        | 18 mm    |

## DIAGRAMME

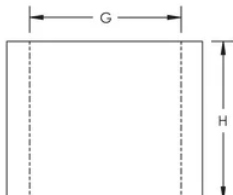

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

