

Druckeinsatz



MERKMALE

Zur Installation von Lichtern, Kabelkanäle, Elektrokasten, Rauchmelder direkt an Betonoberflächen

Zur Montage wird nur ein Hammer benötigt nachdem das Loch gebohrt wurde

Halogenfrei

UV-stabil


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Bohrlochtiefe	Lochgröße (HS)	A
SCDSN30	800055	Nylon	-10 to 85 °C	30mm	6 mm	7 mm Max

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
SCDSN30	800055	200N

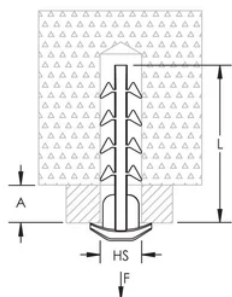

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

