


PEMSA-Gitterrinne Mittelstütze, schwarz, M8-M10-Bohrung

Data Solutions

KATALOGNUMMER

WBTCTRSPRTM10BG

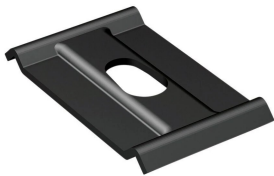

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ideal für Rinnenbreiten bis 200 mm

Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 820421

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Farbe: Schwarz


Länge (L): 59mm

Breite (W): 35mm

Höhe (H): 5mm

Lochgröße (HS): 8 – 10mm

DIAGRAMME

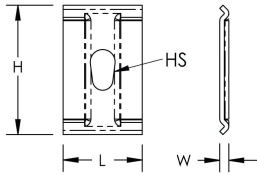

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE