


19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten

Data Solutions

KATALOGNUMMER

30219-161

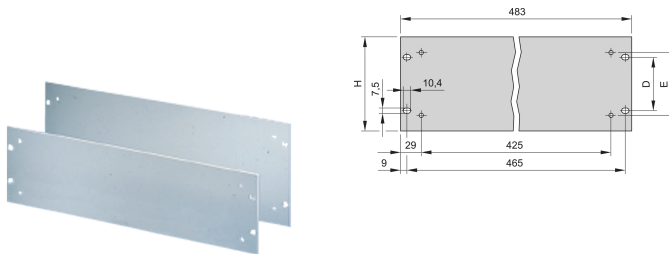

Grenzen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff ab. Schroff 19-Zoll-Frontplatten verfügen über zusätzliche Aussparungen zur Befestigung von Griffen und sind in den Abmessungen 1 HE bis 6 HE erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19"-Frontplatten haben zusätzliche Löcher zur Befestigung von Griffen

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 1U

Tiefe (D): 3mm

Zubehörtyp: Frontplatte

Grifftyp: Frontgriff

Oberfläche: Eloxiert

Befestigung: Anschraubbare Front

Anzahl Verpackungen: 1

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Eloxiert

Behandelte Kanten: Nein

EMV-Schirmung: Nein

Höhe (H): 43.6mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte


Breite Gestell: 95HP

Typ: 19-Zoll-Frontplatte

Breite (W): 483mm

Net Weight: 0.16kg

DIAGRAMME

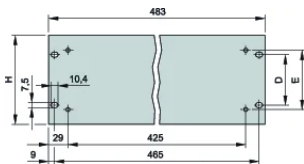

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE