

Universelle Klammer, Solider Rundleiter



MERKMALE

Zum Parallelschalten von nVent ERICO Cu-Bond Rundleitern

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/1

Katalognummer	Material	Tiefe (D)	Breite (W)	Leiter mit Kupferverbindung von nVent ERICO	Stückgewicht	Entspricht
LPC466B	Messing	31.7mm	63.5 mm	CBSC10, CBSC13	0.28 kg	IEC 62561-1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die IEC-Konformität gilt nur für die aufgeführten nVent ERICO Cu-Bond-Leitungen.

DIAGRAMME

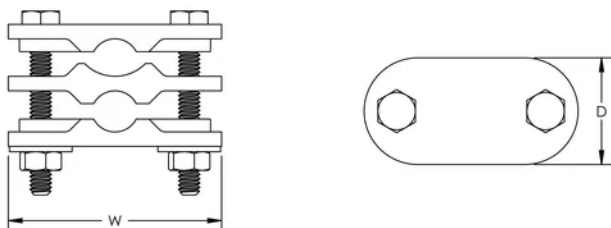

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE