

Universeller Kabelschutzleiter Unterstützungsblock



MERKMALE

Bietet erhöhte Unterstützung für Blitzableiter

SPEZIFIKATIONEN

Material: Polyethylen;Nylon


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Leitergröße | Bandgröße | Betonbefüllt | Tiefe (D) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---|--|--------------|-----------|----------|
| SFTBE | 106060 | Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm | 25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, Max. 30 x 6 mm | Nein | 138mm | 80 mm |
| SFTBC | 106080 | Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm | 25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, Max. 30 x 6 mm | Ja | 138mm | 80 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht |
|---------------|---------------|------------|--------------|
| SFTBE | 106060 | 138 mm | 0.1 kg |
| SFTBC | 106080 | 138 mm | 0.98 kg |

DIAGRAMME

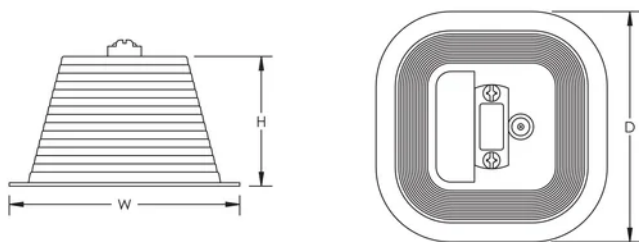

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE