

# P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 43 mm, #14, 45M

## KATALOGNUMMER

**EL43TP13LN**



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

## PRODUKTMERKMALE

Material: Stahl

Oberfläche: Blank

Auslegungsversion: Weltweit (global verfügbares Material)

Kupplungseinstellung: Norm

Bewehrungsstabgröße, metrisch: 43 mm

Größe Armierung, USA: #14

Größe Armierung, Kanada: 45M

Durchmesser (Ø): 75 mm

Länge 1 (L1): 341 mm

Länge 2 (L2): 433 mm

Einführtiefe (BD): 66mm

Stababstand 1 (BG1): 209mm

Stababstand 2 (BG2): 301mm

Kupplungsgehäuse (CB): 214mm

Stückgewicht: 8.24 kg

Ausgelegt für: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Typ 1 (125 % der angegebenen Streckgrenze);ACI 318 Typ 2 (angegebene Zugspannung);ACI 349;ACI 359;AS3600

Anzahl Verpackungen: 2


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMME

---

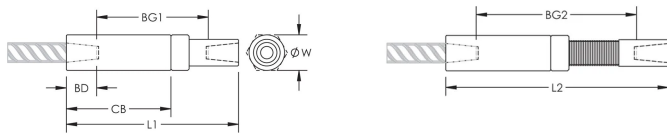

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

**Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

**Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**