


# 19-Zoll Frontplatte mit SUB-D-Ausbruch

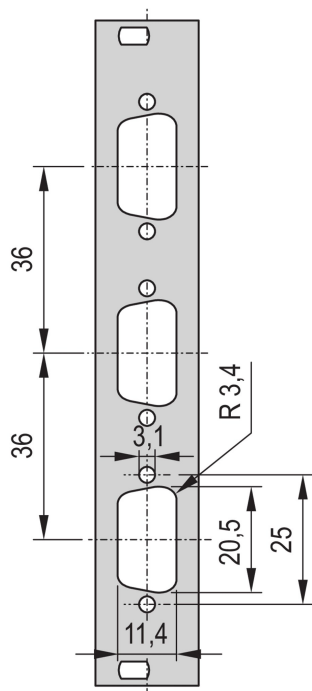

19"-Frontplatte mit SUB-D- oder FDDI-Ausbruch.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

19"-Frontplatte mit Sub-D-Ausbruch, ST-Typ 3 oder FDDI

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Tiefe (D):</b>	2.5mm
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Zubehörtyp:</b>	Frontplatte
<b>Produkttyp:</b>	Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Anzahl der Stifte
30118-334	3U	4HP	1	Lackiert	Leitend	(1) 25
30118-332	3U	4HP	1	Lackiert	Leitend	(3) 9
30118-335	3U	4HP	1	Lackiert	Leitend	(2) 25
30118-338	3U	4HP	1	Lackiert	Leitend	(1) 9
30118-336	3U	4HP	1	Lackiert	Leitend	(2) 9

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Höhe (H)	Breite (W)
30118-334	RAL 7035	Pulverbeschichtet	128.4mm	19.98mm
30118-332	RAL 7035	Pulverbeschichtet	128.4mm	19.98mm
30118-335	RAL 7035	Pulverbeschichtet	128.4mm	19.98mm
30118-338	RAL 7035	Pulverbeschichtet	128.4mm	19.98mm
30118-336	RAL 7035	Pulverbeschichtet	128.4mm	19.98mm

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**