


Laborgestell-Gleitschiene, 40 kg, 1 Paar

KATALOGNUMMER

20119-080

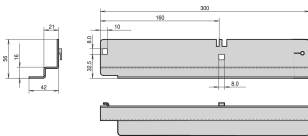

Laborgestell-Gleitschiene mit 40 kg Belastbarkeit zur Montage an den leeren Schrankholmen oder 19-Zoll Winkelprofile. Die Gleitschienen stützen den Fachboden von schweren 19-Zoll-Einschüben.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Montage am mobilen 19-Zoll Laborgestell; mit Rasterprofilen auch am stationären 19-Zoll Laborgestell

Statische Traglast 40 kg pro Paar

PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 2

Oberfläche: Verzinkt

Material: Stahl

Produktfamilie: Laborgestell

Produkttyp: Gleitschiene

Statische Last: 40kg

Net Weight: 0.99kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Zur Montage am stationären 19-Zoll Laborgestell sind Winkelprofile erforderlich; diese bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE