


VME64x System, 2 HE, 4 Slot, steckbares Netzteil

KATALOGNUMMER

20836-245

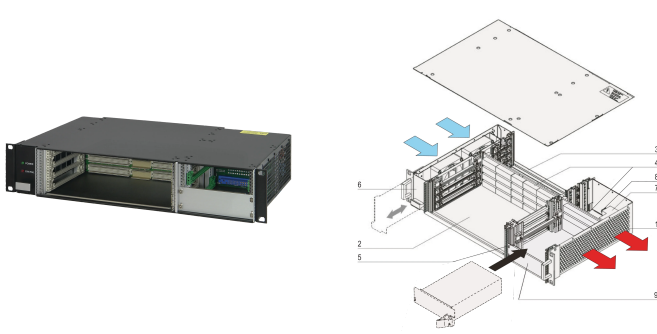

VME64x-System für 4 horizontal montierte VME64x-Boards 6 HE, 160 mm. Rear I/O optional. Die Stromversorgung für das System erfolgt über zwei steckbare Netzteile. Ein Hot-Swap-Lüftereinschub mit 4 Lüftern garantiert hervorragende Kühlung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

System gemäß IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1-1997

Power Backplane nach PICMG 2.11 (P 47), vorbereitet für den Einbau von zwei 19"-kompatiblen Netzgeräten, 300 W (3 HE, 8 TE)

Wärmeableitung durch einen Lüftereinschub mit 2 Lüftern, Kühlung von rechts nach links, Lüfterüberwachung und Spannungsanzeige

System für horizontalen Karteneinbau; Front: 6 HE, 160 mm tief, Rückseite, Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 4

Typ: 19-Zoll-Schrankschrankmontage

Typ Rückwandplatte: 6 U VME64 Verlängerung

Datenübertragung: VME64; VME2eSST

Strom pro Slot: 30W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von links nach rechts

Höhe Gestell: 2U

Netzteiltyp: (2) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Nein

Rear I/O: Ja

Entspricht: ANSI/VITA 1.1-1997

Tiefe: 277.5mm

Höhe: 88.1mm

Breite: 449mm

Net Weight: 8.35kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE