


# Steckbaugruppen Bausatz für PMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil), 6 HE, 4 TE

## KATALOGNUMMER

**20836-461**

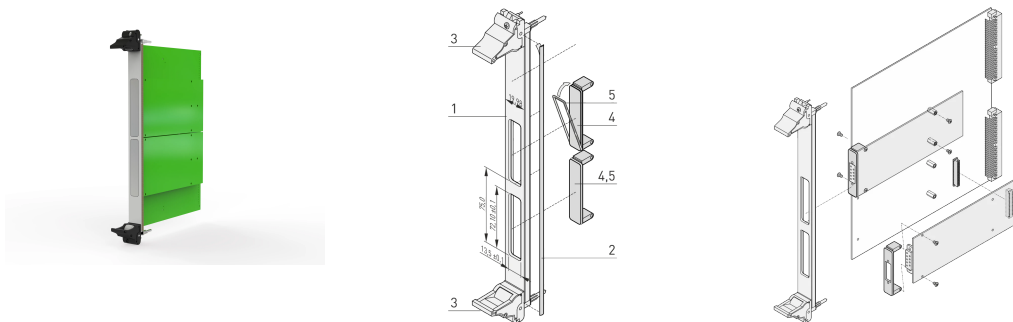

U-förmige Frontplatte mit Ausbruch für PMC. Abschirmbar für EMV-Dichtung (Textil).

## MERKMALE

nach IEEE P1386, PCI Mezzanine Card

Für einfache 69,0 x 76,5 mm oder doppelte 139,0 x 76,5 mm Module

Für Standard-E/A-Mezzanin-Module, die an Carrier-Karten angeschlossen werden

PMC = PCI Mezzanine Card

FPGA = Field Programmable Gate Array

U-Profil-Frontplatte 3 HE, 4 TE, mit Textildichtung

EMV-Abschirmung für Frontplatte und Abdeckungen für Ausschnitte der Frontplatte

## PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Anzahl Verpackungen: 1

Grifftyp: IEL

Befestigung: Anschraubbare Front

Typ Dichtung: Textil EMV

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Entspricht: PMC Mezzanine, IEEE P1386

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Breite Gestell: 4HP

Typ: Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)

Net Weight: 0.144kg

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**