


EuropacPRO 19-Zoll-Baugruppenträgersatz für den Einbau von Versorgungsmodulen, ungeschirmt, 3 HE, 84 TE, 115 mm

KATALOGNUMMER

24563-100

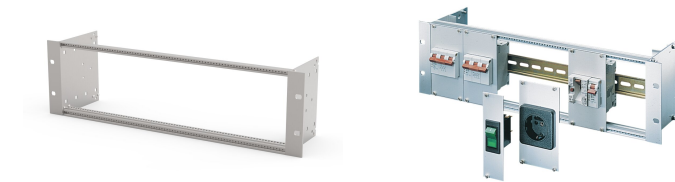

Zur Montage von Installationseinbaumodulen nach DIN 43880 in den Baugrößen 1-3 mit Snap-in-Technologie wie z. B. Einbausteckdosen, Leistungsschaltern oder Fehlerstromschutzschalter. Diese Bauteile können nach der Montage der Hutschiene DIN-Profileschiene (35/7,5) montiert werden. (Zubehör bitte separat bestellen)

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Montage von Installationseinbaumodulen nach DIN 43880 in den Baugrößen 1-3 mit Snap-in-Technologie wie z. B. Einbausteckdosen, Leistungsschaltern oder Fehlerstromschutzschalter. Diese Bauteile können nach der Montage der Hutschiene DIN-Profileschiene (35/7,5) montiert werden. (Zubehör)

Modularer Einbaurahmen zur Aufnahme von z. B. Installationsmodulen

Innen- und Außenabmessungen gemäß den Normen IEC 60297-3-101- und IEEE 1101.1

Aluminium-Seitenwände

Modulschienen Typ „light“

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Höhe Gestell: 3U

Breite Gestell: 84HP

Tiefe: 115mm

Zur Montage: Versorgungsmodul

EMV-Schirmung: Nein

Statische Last: 2.5kg

Griff enthalten: Nein

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-103

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Höhe: 132.55mm

Material: Aluminium

Net Weight: 0.64kg

Breite: 482.6mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE