


Kopfstück für Führungsschiene 4,4" , Nutbreite 2 mm, rot

KATALOGNUMMER

64560-057

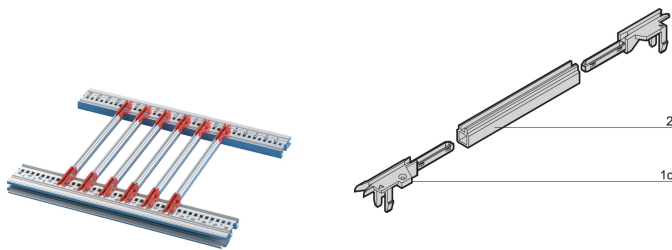

Kunststoffkopfstücke für individuell mehrteilige Führungsschienen mit Mittelteil aus Kunststoff- oder Aluminiumprofil. Erhältlich in den Typen Standard, Zubehör oder 4,4-Zoll. Endstücke können optional mit einem ESD-Clip ausgestattet werden, der für einen leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte und Modulschiene sorgt. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kopfstück (PBT) für einzelne, mehrteilige Führungsschienen mit Mittelteil aus Kunststoff- oder Aluminiumprofil

Führungsschienen können in Modulschienen (aus Aluminiumprofil) oder in 1,5 mm dicke Stahlblechprofile eingeklipst werden

Lagertemperatur: 0 °C ... +60 °C

Lagertemperatur: von -40 °C ... 130 °C

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schienenendstück

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Typ: 4.4" PCB

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub

Anzahl Verpackungen: 1

Verpackungseinheit: Paar

Gross Weight: 0.003kg

Material: Polybutylenterephthalat

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE