

Typ: Frontplatte ohne Griff

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Table 1/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Anzahl der Stifte
30118-351	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(2) 9
30118-352	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(2) 15
30118-349	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(1) 15
30118-353	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(2) 25
30118-354	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(3) 9
30118-350	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(1) 25
30118-348	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(1) 9

Table 2/2

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)
30118-351	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-352	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-349	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-353	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-354	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-350	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm
30118-348	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS








Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

EMV-Edelstahldichtung bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

DIAGRAMME

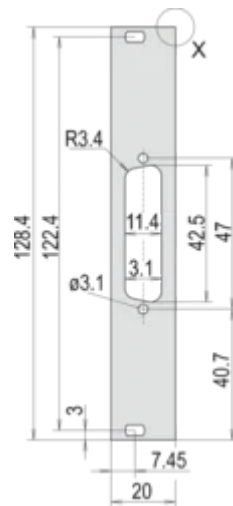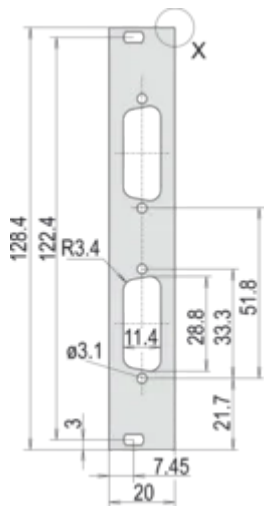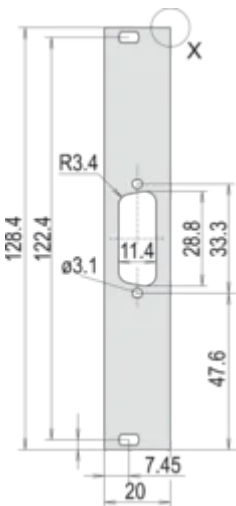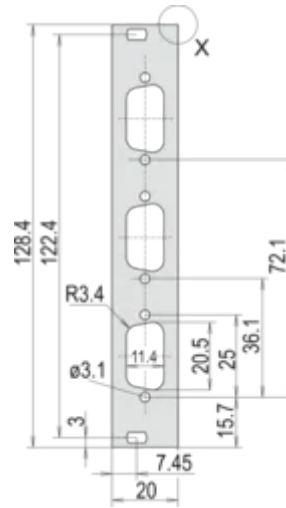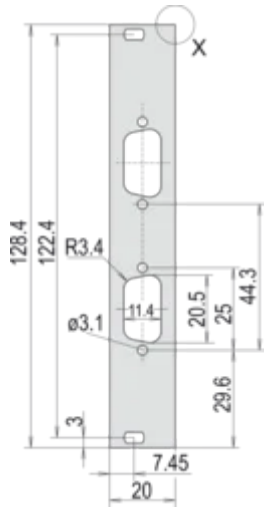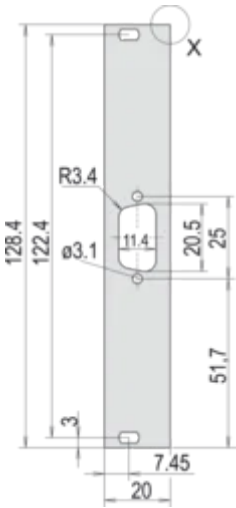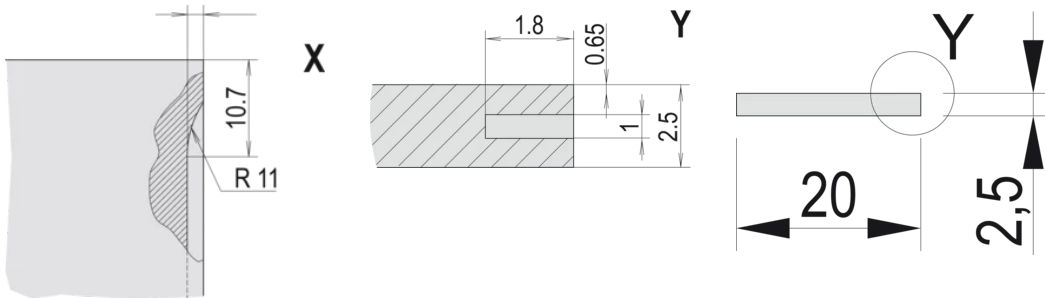



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE