


# Frontplatten, Flach, ungeschirmt, Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder

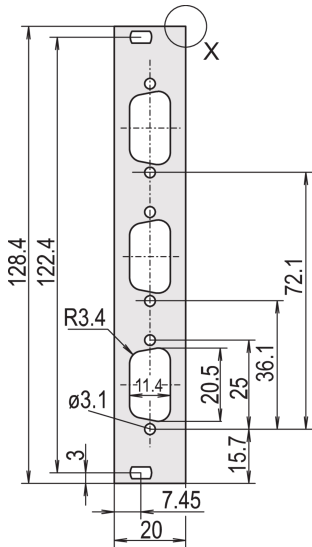

Flache Frontplatte mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder.  
Ungeschirmte Ausführung

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Ungeschirmte Ausführung

Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Höhe Gestell:</b>	3U
<b>Breite Gestell:</b>	4HP
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Eloxiert; Passiviert
<b>Zubehörtyp:</b>	Frontplatte
<b>Produkttyp:</b>	Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

Table 1/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Anzahl der Stifte	Behandelte Kanten
30118-343	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(1) 25	Nein
30118-345	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(2) 15	Nein
30118-344	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(2) 9	Nein
30118-346	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(2) 25	Nein
30118-347	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(3) 9	Nein
30118-342	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(1) 15	Nein
30118-341	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(3) 9	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Entspricht	Tiefe (D)	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
30118-343	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm
30118-345	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm
30118-344	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm
30118-346	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm
30118-347	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm
30118-342	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm
30118-341	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## DIAGRAMME

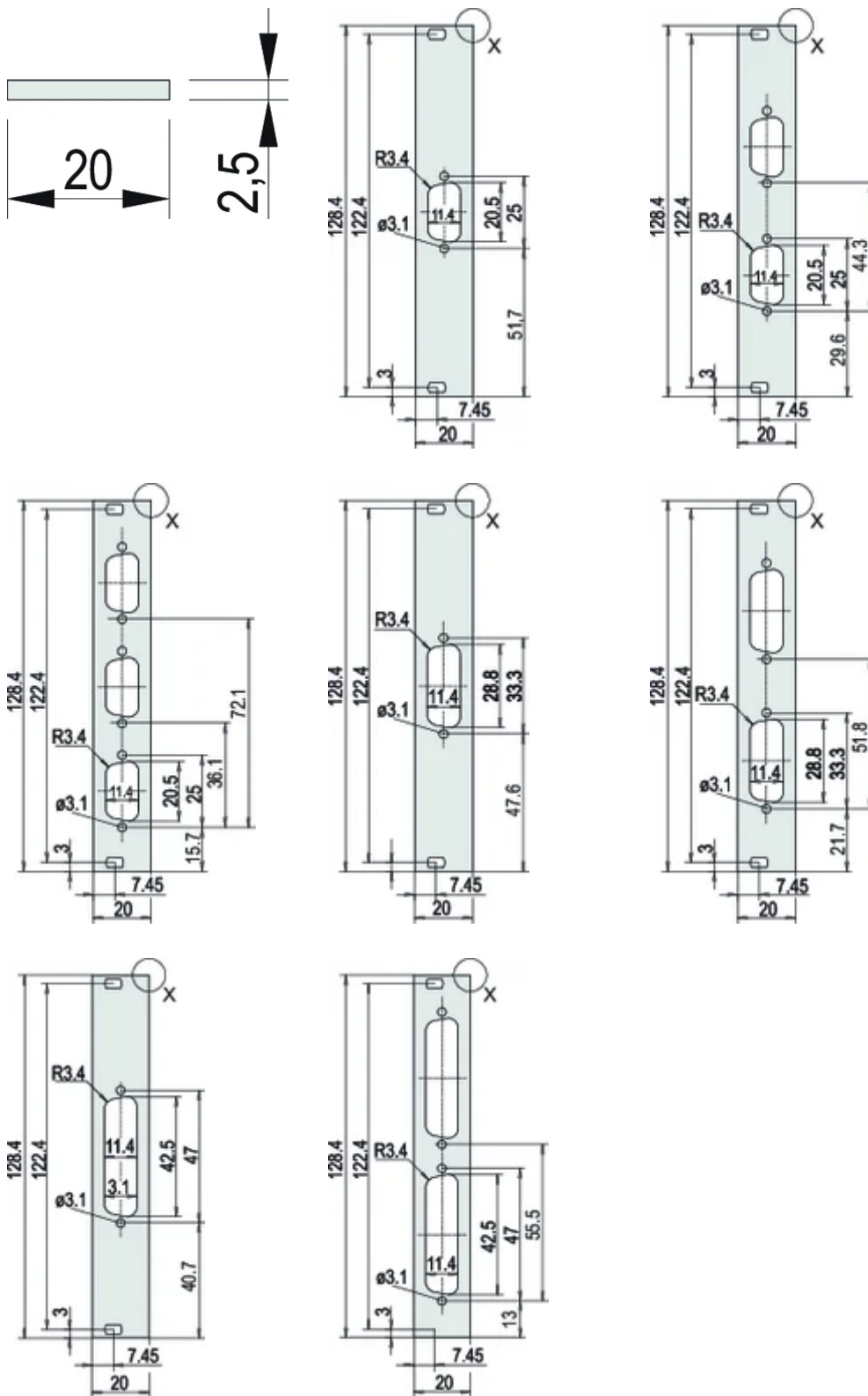

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**