

# Frontplatten, schirmbar (Textildichtung)



Flache Frontplatte. Abschirmbar mit EMV-Dichtung aus Edelstahl.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

für EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei)

Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, leitfähig

## SPEZIFIKATIONEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Tiefe (D):</b>     | 2.5mm                  |
| <b>Material:</b>      | Aluminium              |
| <b>Zubehörtyp:</b>    | Frontplatte            |
| <b>Produkttyp:</b>    | Frontplatte            |
| <b>Typ:</b>           | Frontplatte ohne Griff |
| <b>EMV-Schirmung:</b> | Nein (nachrüstbar)     |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung         | Typ Dichtung  | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 20846-436     | 3U           | 28HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-425     | 3U           | 3HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung         | Typ Dichtung  | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 30846-588     | 2U           | 84HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 30846-771     | 6U           | 84HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-448     | 6U           | 10HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 30846-676     | 3U           | 84HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-430     | 3U           | 8HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-442     | 6U           | 3HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-456     | 6U           | 16HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-449     | 6U           | 12HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-434     | 3U           | 21HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-429     | 3U           | 7HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-426     | 3U           | 4HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-427     | 3U           | 5HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-454     | 6U           | 63HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-438     | 3U           | 63HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-453     | 6U           | 42HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-450     | 6U           | 14HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-452     | 6U           | 28HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-437     | 3U           | 42HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-451     | 6U           | 21HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-446     | 6U           | 7HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung         | Typ Dichtung  | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 20846-431     | 3U           | 10HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-424     | 3U           | 16HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-445     | 6U           | 6HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 30846-865     | 6U           | 2HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-428     | 3U           | 6HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-444     | 6U           | 5HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 30846-864     | 3U           | 2HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-433     | 3U           | 14HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-432     | 3U           | 12HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 30846-859     | 9U           | 84HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-447     | 6U           | 8HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 20846-443     | 6U           | 4HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |
| 30846-683     | 4U           | 84HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Edelstahl EMV | Eloxiert          |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                       | Oberfläche           | Höhe (H) | Breite (W) |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------|------------|
| 20846-436     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 128.4mm  | 141.9mm    |
| 20846-425     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 128.4mm  | 14.9mm     |
| 30846-588     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert, Passiviert | 84mm     | 426.4mm    |
| 30846-771     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 261.8mm  | 426.4mm    |

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                       | Oberfläche           | Höhe (H) | Breite (W) |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------|------------|
| 20846-448     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 261.8mm  | 50.5mm     |
| 30846-676     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert, Passiviert | 128.4mm  | 426.4mm    |
| 20846-430     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 128.4mm  | 40.3mm     |
| 20846-442     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 261.8mm  | 14.9mm     |
| 20846-456     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 261.8mm  | 80.9mm     |
| 20846-449     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 261.8mm  | 60.6mm     |
| 20846-434     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 128.4mm  | 106.3mm    |
| 20846-429     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 128.4mm  | 35.2mm     |
| 20846-426     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 128.4mm  | 20mm       |
| 20846-427     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 128.4mm  | 25mm       |
| 20846-454     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 261.8mm  | 319.7mm    |
| 20846-438     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 128.4mm  | 319.7mm    |
| 20846-453     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 261.8mm  | 213mm      |
| 20846-450     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert             | 261.8mm  | 70.8mm     |


| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                       | Oberfläche | Höhe (H) | Breite (W) |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|
| 20846-452     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 261.8mm  | 141.9mm    |
| 20846-437     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 128.4mm  | 213mm      |
| 20846-451     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 261.8mm  | 106.3mm    |
| 20846-446     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 261.8mm  | 35.2mm     |
| 20846-431     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 128.4mm  | 50.5mm     |
| 20846-424     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 128.4mm  | 80.9mm     |
| 20846-445     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 261.8mm  | 30.1mm     |
| 30846-865     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 261.8mm  | 9.8mm      |
| 20846-428     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 128.4mm  | 30.1mm     |
| 20846-444     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 261.8mm  | 25mm       |
| 30846-864     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 128.4mm  | 9.8mm      |
| 20846-433     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 128.4mm  | 70.8mm     |
| 20846-432     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 128.4mm  | 60.6mm     |
| 30846-859     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 395.1mm  | 426.4mm    |

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                       | Oberfläche | Höhe (H) | Breite (W) |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|
| 20846-447     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 261.8mm  | 40.3mm     |
| 20846-443     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 261.8mm  | 20mm       |
| 30846-683     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Eloxiert   | 172.9mm  | 426.4mm    |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

## DIAGRAMME

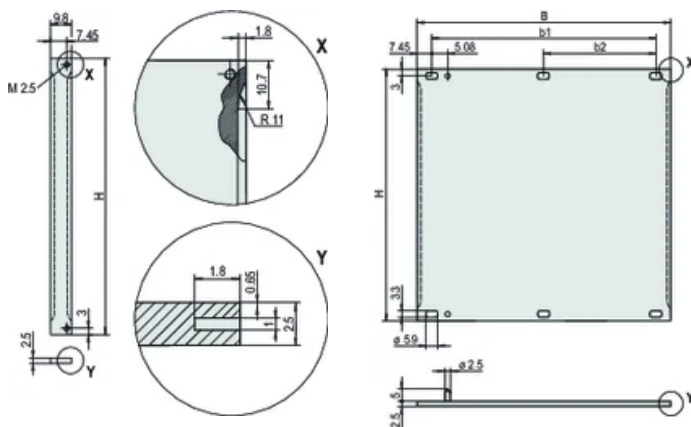

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**