


# Inpac Frontplatte

Die Frontplatte kann am Inpac-Gehäuse montiert werden.

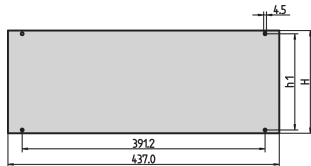

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Al-Platte, 2,5 mm

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Tiefe:</b>          | 2.5mm       |
| <b>Material:</b>       | Aluminium   |
| <b>Oberfläche:</b>     | Eloxiert    |
| <b>Passt zu:</b>       | Gehäuse     |
| <b>Zubehörtyp:</b>     | Frontplatte |
| <b>Produkttyp:</b>     | Frontplatte |
| <b>Produktfamilie:</b> | Inpac       |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | EMV-Schirmung |
|---------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 30828-055     | 2U           | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             | Nein              | Nein          |
| 30828-067     | 6U           | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             | Nein              | Nein          |
| 30828-061     | 4U           | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             | Nein              | Nein          |
| 30828-058     | 3U           | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             | Nein              | Nein          |

| Katalognummer | Höhe    | Breite |
|---------------|---------|--------|
| 30828-055     | 76mm    | 437mm  |
| 30828-067     | 253.8mm | 437mm  |
| 30828-061     | 165mm   | 437mm  |
| 30828-058     | 120.5mm | 437mm  |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Das Befestigungsmaterial für die Frontplatte ist im Lieferumfang des 19-Zoll-Einschubs enthalten.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**