


# VPX-Backplane

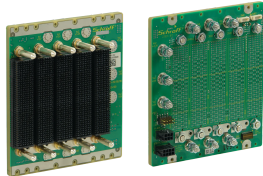

Die VPX Backplane von nVent SCHROFF verfügt über eine ausgezeichnete Signalintegrität für höchste Datenübertragungsraten

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Konform zu: VITA 46.0 VPX Basisstandard; VITA 46.3 Serial RapidIO auf VPX; VITA 46.4 PCI Express auf VPX Fabric-Steckverbinder; VITA 46.7 Ethernet auf VPX Fabric-Steckverbinder; VITA 46.11 System Management für VPX

DIP-Schalter für System-Slot-Einstellungen

JTAG Verbindungen

Verriegelbare Aux-, Utility- und Sense-Steckverbinder

M4-Anschlussbolzen für Spannungsversorgung, max. 22 A je Slot für jede Spannung

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Produkttyp      | Anzahl Slots | Höhe Gestell | Typ Rückwandplatine | Breite Slot | Steckverbinder typ |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 23001-834     | Rückwandplatine | 9            | 3U           | VPX, VITA 65        | 5HP         | MultiGig           |
| 23001-816     | Rückwandplatine | 10           | 6U           | VPX, VITA 65        | 5HP         | MultiGig           |

| Katalognummer | Produkttyp      | Anzahl Slots | Höhe Gestell | Typ Rückwandplatine | Breite Slot | Steckverbinder typ |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 23001-815     | Rückwandplatine | 7            | 3U           | VPX, VITA 65        | 5HP         | MultiGig           |
| 23001-814     | Rückwandplatine | 7            | 3U           | VPX, VITA 65        | 5HP         | MultiGig           |
| 23001-812     | Rückwandplatine | 5            | 3U           | VPX Full-Mesh       | 4HP         | MultiGig           |
| 23001-813     | Rückwandplatine | 5            | 3U           | VPX Full-Mesh       | 4HP         | MultiGig           |

Table 2/2

| Katalognummer | Typ Stromsteckverbinder | Versorgungs-Steckverbindertyp | Breite   | Anzahl Verpackungen | Zertifizierungen |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| 23001-834     | Powerstuds M4           | Microfit, 8-polig             | 253mm    | 1                   | VITA             |
| 23001-816     | Powerstuds M4           | Microfit, 8-polig             | 262.55mm | 1                   | VITA, RoHS       |
| 23001-815     | Powerstuds M4           | Microfit, 8-polig             | 186.46mm | 1                   | RoHS, VITA       |
| 23001-814     | Powerstuds M4           | Microfit, 8-polig             | 186.46mm | 1                   | VITA, RoHS       |
| 23001-812     | Powerstuds M4           | Microfit, 8-polig             | 120.67mm | 1                   | VITA, RoHS       |
| 23001-813     | Powerstuds M4           | Microfit, 8-polig             | 120.67mm | 1                   | RoHS, VITA       |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere VPX-Backplanes und benutzerdefinierte VPX-Backplane-Ausführungen auf Anfrage

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**