


Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

21630-514

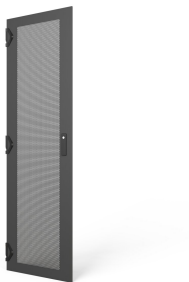

Varistar CP Puerta de acero perforada, IP 20 con bloqueo de un solo punto.

CARACTERÍSTICAS

Puerta de acero perforada con cierre de punto único para la clase de protección IP 20

Ángulo de apertura 180°

Cubierta de cerradura de llave

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 38U

Altura: 1800mm

Anchura: 800mm

Tipo de bloqueo: Bloqueo de punto único

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

De conformidad con: IEC 61587-1

Material: Acero

Familia de productos: Varistar CP

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP20

Tipo: Puerta de acero, perforada

Compatible con: Varistar CP

Net Weight: 16.878kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE