

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 3.2–6.4 mm Brida

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

CAT42524SM



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

La barra se bloquea y se desbloquea de manera sencilla para permitir que se puedan agregar más cables fácilmente después de la instalación

La correa ajustable permite reducir el inventario de varios tamaños de soportes

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Con certificación cULus® que cumple con los requisitos de NEC® y TIA para sistemas de cables estructurados

Ideal para espacios para el manejo de aire (plenum)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 181620

Material: Acero; Polietileno; Spring Acero

Acabado: nVent CADDY Armour; Electro galvanizado

Diámetro (Ø): 100mm; 150mm

Zona: 13181mm²

Capacidad del cable, Cat 5e: 425


Capacidad del cable, Cat 6: 325

Capacidad del cable, Cat 6A: 210

Espesor del reborde (FT): 3.2 – 6.4mm

Carga estática: 450N

DIAGRAMAS

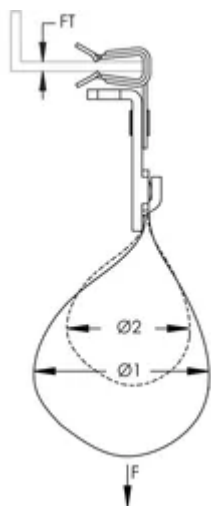

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE