


# Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 83x34x4, noir acier

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

#### UAC2DDR45U

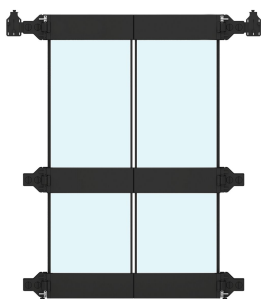

Conçues pour les allées de 48 pouces (1200 mm) de large. Peuvent également fournir des avantages pour des allées plus larges. Le modèle de 1219 mm (48 pouces) de large permet de sceller les allées de 1168 mm (46 pouces) à 1372 mm (54 pouces) de large, tandis que le modèle de 1829 mm (72 pouces) de large permet de sceller les allées de 1778 mm (70 pouces) à 1981 mm (78 pouces) de large. Les solutions personnalisées peuvent également offrir des avantages pour les allées plus larges.

### FONCTIONS

Les portes d'allée glissent ou pivotent dans les deux sens pour fournir un accès rapide à l'allée

Conçues pour les allées de 48 po (1200 mm) de large, mais peuvent également offrir des avantages pour les allées plus larges

Les portes bidirectionnelles nécessitent un dégagement minimum de 6 mm (152 po) par rapport au bord avant du coffret et sur toute sa hauteur pour que les charnières se fixent correctement

Fonctionne avec une variété d'armoires de 76 po (1930 mm) de hauteur ou plus

Les portes peuvent être installées sur une allée chaude ou froide

Les portes sont attachées magnétiquement sur le côté du rack

Leur conception sans outil permet une installation, un retrait et une réinstallation faciles

Solution pour les nouveaux centres et les centres de données modernisés

Des panneaux de porte et de toit transparents laissent pénétrer le plus de lumière possible dans l'allée

Le système de rétention Express inclut un système de montage magnétique pour une installation rapide

Les modèles de rétention Express peuvent être installés sans outil grâce à la technologie exclusive Magswitch

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 38626

Hauteur: 2115mm

Largeur: 870mm

Profondeur: 102mm

Matériau: Polycarbonate; ABS

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Unités de rack: 45U

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

---

Des dimensions personnalisées sont disponibles

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**