


Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

30219-101

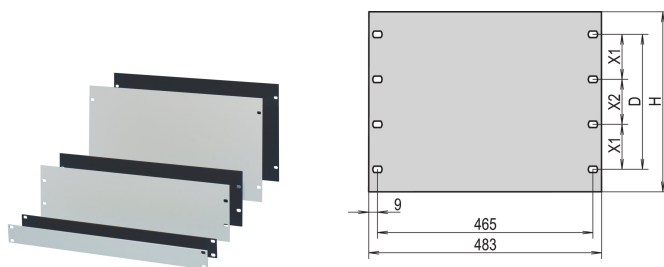

Faces avant en Aluminium.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Aluminium, 3 ou 4 mm d'épaisseur, anodisé ou peint

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 2U

Profondeur (D): 3mm

Type accessoire: Face avant

Fixation: À visser à l'avant

Finition: Anodisé

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Anodisé

Blindage électromagnétique: Non


Matériau: Aluminium

Largeur du rack: 95HP

Largeur (W): 483mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

DIAGRAMMES

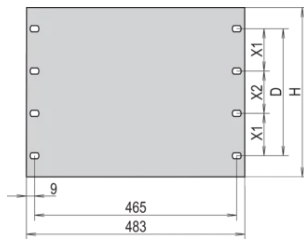

AVERTISSEMENT

nVent.com | 2



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE