


Console voor PEMSA draadkabelgoot, 330 mm

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

WBT300SHLFSPRT

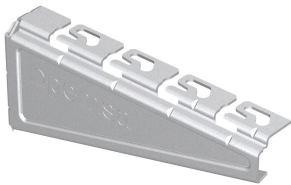

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ideaal voor installaties met een hogere last

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 820130

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Lengte (L): 330mm


Breedte (W): 35mm

Hoogte (H): 90mm

Gatgrootte (HS): 11 – 14mm

Statische belasting: 1373N

DIAGRAMMEN

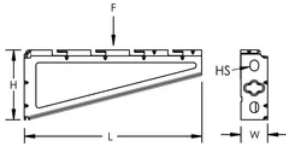

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.