

# Universele koppeling voor PEMSA draadkabelgoot, zwart

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**WBTUPCBG**



### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Aanzienlijke mechanische klemkracht

Geborgde bout

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

### PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 820717

Materiaal: Staal

Kleur: Zwart

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


A: 20mm

B: 23mm

Staafmaat (RS): 6

## DIAGRAMMEN

---

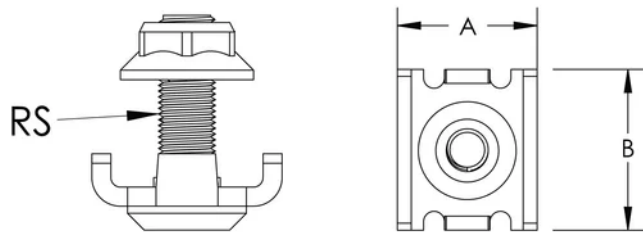

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**