

# Centrale steun voor PEMSA draadkabelgoot, M6 getapt gat

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

---

**WBTCTRSPRTM6**



### CERTIFICERINGEN

---



### KENMERKEN

---

Ideaal voor gootbreedtes tot 200 mm

Zijdelingse toegang voor kabelinstallatie

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

### PRODUCTKENMERKEN

---

Artikelnummer: 820400

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Lengte (L): 59mm


Breedte (W): 35mm

Hoogte (H): 5mm

Gatgrootte (HS): 6mm

## DIAGRAMMEN

---

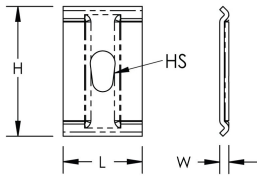

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**