


# Varistar CP-kastframe, 33 u, 1600H, 800 W, 1000D

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**20630-090**

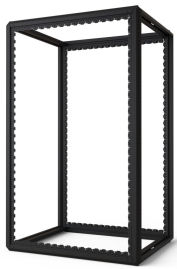

Het gelaste frame van Varistar CP is leverbaar voor statische belasting en kan worden geïntegreerd met 19", ETSI of montageplaat. Daarnaast kunnen indien nodig zwenkwielen aan het frame worden toegevoegd.

Als u echter zwenkwielen nodig hebt voor uw toepassing, kunt u een mobiel frame overwegen dat al zwenkwielen bevat.

### KENMERKEN

Gelast, afwerking met poedercoating, zwart grijs, RAL 7021

St, 1,5 mm, verzinkt, met centraal GND/aardingspunt

Statisch draagvermogen max. 1600 kg

Bestel verstelbare voetjes afzonderlijk

### PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 33U

Hoogte: 1600mm

Breedte: 800mm

Diepte: 1000mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Framemateriaal: Staal

Materiaal: Staal

Productserie: Varistar CP

Producttype: Behuizing/rekframe

Statische belasting: 1600kg

Type: Standaard

Werkt met: Varistar CP

Net Weight: 32.753kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Zwenkwiel kan aan het frame worden toegevoegd. Als u een zwenkwiel nodig hebt voor uw toepassing, kunt u een mobiel frame met zwenkwielen bestellen.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**