


# Varistar CP kabinett ramme, 24 U, 1200H, 800W, 1000D

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**20630-074**

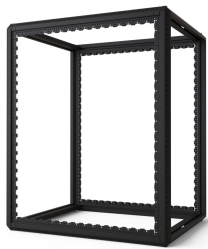

Varistar CP sveiset ramme er tilgjengelig for statiske belastningskrav og kan integreres med 19", ETSI eller monteringsplate. I tillegg kan hjul legges til rammen om nødvendig.

Men hvis du trenger hjul for din applikasjon, kan det være lurt å vurdere en mobil ramme som allerede inneholder hjul.

### FUNKSJONER

Sveiset, pulverlakkert, svart grå, RAL 7021

St, 1,5 mm, sinkbelagt, med sentralt GND/jordingspunkt

Statisk lastekapasitet maks. 1600 kg.

Vennligst bestill justerbare føtter separat

### PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 24U

Høyde: 1200mm

Bredde: 800mm

Dybde: 1000mm

Antall pakker: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Rammemateriale: Stål

Materiale: Stål

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skap-/rackramme

Statisk belastning: 1600kg

Type: Standard

Fungerer med: Varistar CP

Net Weight: 36.249kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Castor kan legges til rammen. Hvis du trenger et hjul for din applikasjon, kan du bestille en mobil ramme som inkluderer hjul.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**